

品番 : EA984FA-22


品名 : 1.0ton スクリュークランプ° (タブルアイ/ツイストカム式)



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 14:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1751ページ		



締め込み作業

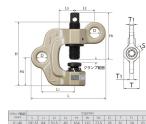

## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SWC1S
使用荷重	1t	クランプ範囲	0~40mm
全長	164mm	重量	3.5kg
材質	特殊合金鋼	仕上げ	シャンパンゴールド塗装
付属品	17×21両口ラチエットレンチ ショート タイプ		

吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造

横吊り使用時にネジが上部(作業者側)に配置されているので締め込み作業が容易  
(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能です。)

スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群!

締め付け確認マークは蓄光塗料で視認性抜群

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品

<注意>

スクリューの締付けトルクは、25N·m(約250kgf·cm)以上で行ってください。

※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.