

品番：EA984FA-23

品名：2.0ton スクリュークランプ° (ダブルアイ/ツイストカム式)




 
 
| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,900円(税抜) / 73,590円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,900円(税抜) / 73,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/01 12:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1751ページ | | |



締め込み作業



安全の目印 (ツイストカム機構)

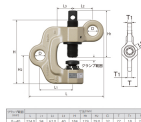

仕様

| | | | |
|------|------------------------|--------|-------------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SWC2S |
| 使用荷重 | 2t | クランプ範囲 | 0~40mm |
| 全長 | 184mm | 重量 | 5.8kg |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | シャンパンゴールド塗装 |
| 付属品 | 17×21両ラチェットレンチ ショートタイプ | | |

吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造

横吊り使用時にネジが上部(作業側)に配置されているので締め込み作業が容易
(頭上の梁等への取付時にも作業側で締め込みが可能です。)

スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群!

締め付け確認マークは蓄光塗料で視認性抜群

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品

<注意>

スクリューの締め付けトルクは、25N・m(約250kgf・cm)以上で行ってください。

※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.