


品番：EA985LA-142

品名：400x1500mm/ 50mm ロールコンベア(アルミ製)

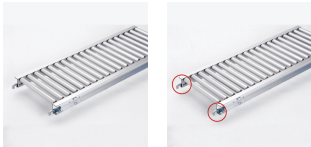

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 70,500円(税抜) / 77,550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 70,500円(税抜) / 77,550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 07:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1673ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|---|
| メーカー | マキテック | 型番 | RA-2816-1500-400-50 |
| ローラー幅 | 400mm | 全長 | 1500mm |
| ローラー直径 | 28.6mm | 材質 | アルミ |
| 用途 | 軽荷重搬送用 | ピッチ | 50mm |
| ローラー耐荷重 | 31kg/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:250kg 1500mm:225kg 2000mm:160kg 3000mm:60kg |
| 重量 | 11.6kg | | |
| 小物部品搬送に最適です | | | |
| 削り出しベアリング、高品質タイプ | | | |
| 高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。 | | | |
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.