


品番：EA985LB-141

品名：400x1000mm/ 50mm ロールコンベア(アルミ製)

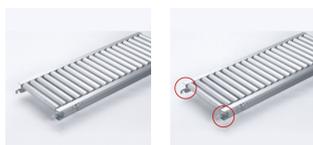

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 52,800円(税抜) / 58,080円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 52,800円(税抜) / 58,080円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/11 12:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1673ページ                      |      |   |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

#### 仕様

|                            |        |           |   |
|----------------------------|--------|-----------|---|
| メーカー                       | マキテック  | 型番        | RA-3816-1000-400-50   |
| ローラー幅                      | 400mm  | 全長        | 1000mm  |
| ローラー直径                     | 38.1mm | 材質        | アルミ   |
| 用途                         | 軽荷重搬送用 | ピッチ       | 50mm  |
| ローラー耐荷重                    | 31kg/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:250kg<br>1500mm:225kg<br>2000mm:160kg<br>3000mm:60kg |
| 重量                         | 8.6kg  |           |   |
| プレスベアリング・安価タイプ             |        |           |   |
| 支持脚はEA985M-11～-23からお選び下さい。 |        |           |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

