


品番 : EA985MC-262

品名 : 600x1500mm / 75mm ローラーコンベア-(スチール製)

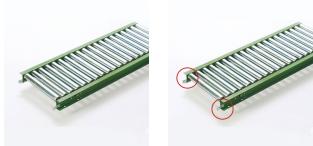

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 35,100円(税抜) / 38,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 35,100円(税抜) / 38,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/01/14 23:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1673ページ | | |



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------|---|
| メーカー | マキテック | 型番 | R-3812P-1500-600-75 |
| ローラー幅 | 600mm | 全長 | 1500mm |
| ローラー直径 | 38.1mm | 材質 | スチール |
| 用途 | 中軽荷重搬送用 | ピッチ | 75mm |
| ローラー耐荷重 | 48kg/本 | 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg |
| 重量 | 24.3kg | | |
| プレスベアリング・安価タイプ | | | |
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

