


品番 : EA985MD-322

品名 : 200x1500mm/ 50mm ローラーコンベア-(スチール製)

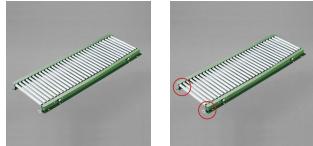

販売価格	44,500円(税抜) / 48,950円(税込)		
カタログ価格	44,500円(税抜) / 48,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/14 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1673ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	マキテック	型番	R-2212P-1500-200-50
ローラー幅	200mm	ローラー耐荷重	21kg/本
全長	1500mm	ローラー直径	22.2mm
材質	スチール	用途	軽荷重搬送用
ピッチ	50mm	脚取付間隔:耐荷重	1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg
重量	12.1kg		
プレスベアリング・安価タイプ			
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

