


品番：EA985R-14

品名：1200x1020x1082mm/500kgメッシュハ°レット(キャスター付)

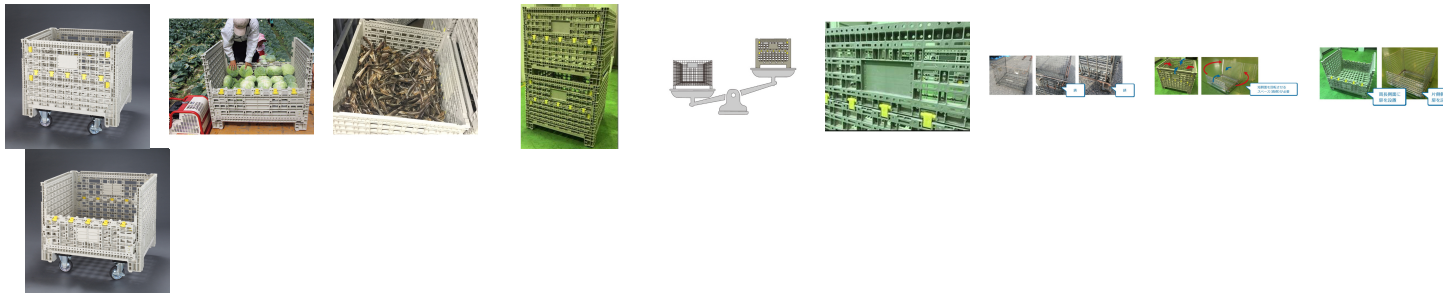

販売価格	126,900円(税抜) / 139,590円(税込)		
カタログ価格	126,900円(税抜) / 139,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 17:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1666ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三甲(サンコー)	型番	806670
積載荷重	500kg	コンテナサイズ	外寸:1200×1020×950(H)mm 内寸:1150×960×800(H)mm 有効内寸:1150×960×780(H)mm
重量(kg)	66.4	容量	883.2L
材質	特殊超強化ポリプロピレン	車輪径	φ150mm(ゴム車)
車輪	固定×2、自在×2(ストッパー付)		

折りたたみ式

両面が半開します。

外寸サイズ	1200×1020×1082.5(H)mm		
-------	-----------------------	--	--

タフライトG技術の採用により、圧縮荷重は金属製メッシュボックスと比較し、約2倍以上。

オール樹脂製にすることで金属製従来品と比較し、17.2%の軽量化(-8.3kg)を実現。

長側面(上板)に印刷面【133×230mm(タテ×ヨコ)】を配置。

オール樹脂製のため錆(サビ)の心配がなく、内容物への品質改善に寄与します。

折畳時は全ての側面を内側へ倒し、組付時は側面を起こす作業だけのため省スペースで実施可能。

長側面の扉は両長辺に設置しており、前後の方向性はありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.