


品番 : EA986DB-53

品名 : 24.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

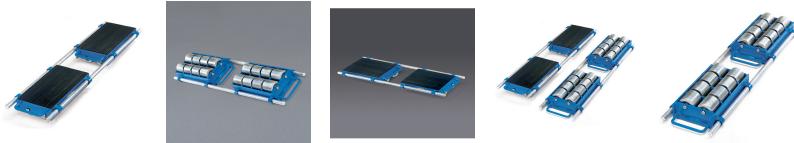

販売価格	149,000円(税抜)／163,900円(税込)		
カタログ価格	149,000円(税抜)／163,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1671ページ		



カタログ訂正 25/01/31 ローラー材質:(誤)ナイロン → (正)スチール (No.56 9043)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付

仕様

積載均等耐荷重	24t(12t×2)	荷台サイズ(mm)	425×220
ベースサイズ	495×288×110(H)mm	ローラーサイズ	Φ83×85mm
調整範囲	850~1190mm	重量	88kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー:スチール 連結棒:スチール		

ボールベアリング

丈夫な溶接鋼構造

機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。

連結棒(スチール製)2本付で積載範囲が調整できます。

大型のスチールローラーは非常に頑丈で重い荷物を積載した場合でも、スムーズな走行が可能です。

荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.