

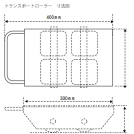
 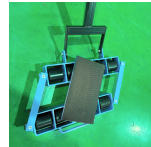


品番：EA986DB-574

品名：12.0ton トランスポートローラーセット

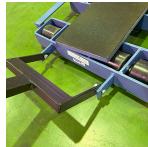

販売価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
カタログ価格	195,000円(税抜) / 214,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1671ページ		



他のトランスポーターと組み合わせて大型の荷物や長物も運搬可能

仕様

セット内容	ハンドル付トランスポートローラー (EA986DB-57)+トランスポートローラー(EA986DB-44)×2台	積載均等耐荷重	12t(6t+3t×2)
ハンドル付トランスポートローラー仕様	積載均等耐荷重: 6t 荷台サイズ: 400×220mm ベースサイズ: 640×534×115(H) mm ローラーサイズ: φ85×90mm 重量: 50kg かじとりハンドル付 材質: 本体: スチール、ローラー: ナイロン	トランスポートローラー仕様	積載均等耐荷重: 3t(1台あたり) 荷台サイズ: 330×220mm ベースサイズ: 400×228×100(H) mm ローラーサイズ: φ85×85mm 重量: 9.5kg(1台あたり) 材質: 本体: スチール、ローラー: ナイロン

組み合わせて使うことで、より大きな荷物を運ぶことができます。

丈夫な溶接鋼構造

重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。

ハンドルにより手押し車のように簡単に引っ張ったり押ししたりすることができます。

大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。

荷台は滑り止め付で荷物が滑りません

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

	<p>品番 EA986DB-57 コメント 7°ラズ EA986DB-44(2個)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.