


品番：EA986FA-11

品名：50mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

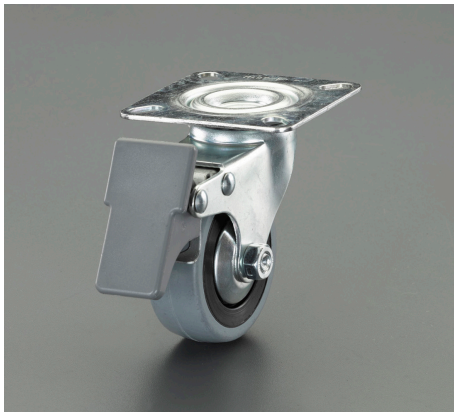

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/09 06:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1677ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|-------|-------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CAC7-050SBF |
| 仕様 | 自在キャスター(ストッパー付き) | 車輪径×幅 | 50×20mm |
| 全高 | 67mm | 耐荷重 | 35.7kg |
| 材質 | 車輪:ゴム ホイール:ポリアミド 軸受:スチール ブラケット:SPHD | 質量 | 240g |

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

RoHS対応品

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA986PT-21 コメント 50x21mm/50kg 全高65mm |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

