


品番：EA986GA-11

品名：125mm キャスター(自在金具/ソフトラバード)

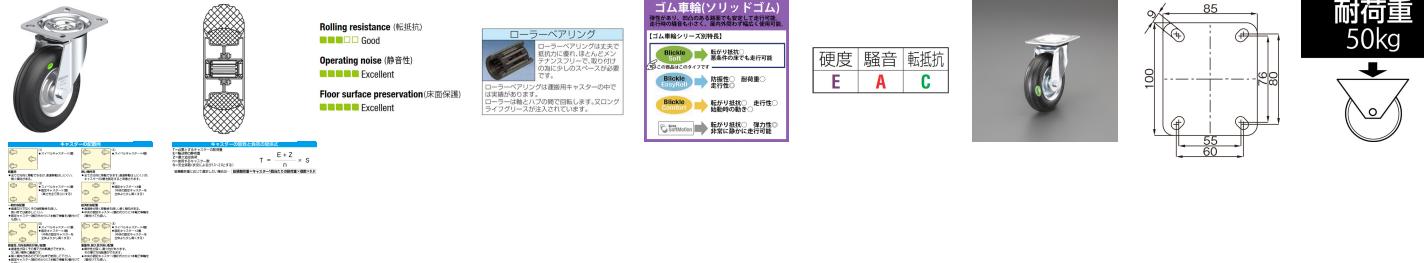

販売価格	6,600円(税抜)／7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜)／7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 16:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

## 仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	50(4km/h時)
耐熱温度	-25~80°C(60°Cを超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具:スチール 車輪:軟質ゴム
タイヤ硬度	50 ショアA	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
オフセット	38mm		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エアー入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

### プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-125  
コメント 耐荷重100kg、車輪:シリコーンゴム

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.