 


品番：EA986GA-11

品名：125mm キャスター(自在金具/ソリッドバー)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		




Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Good
 Operating noise (静音性)
 ■■■■■ Excellent
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Excellent

ローラーベアリング
 ローラーベアリングは丈夫で、目詰りに負け、長時間の多量な走行に耐えるためのスペースが確保されています。
 ローラーベアリングは、自在キャスターの中で最も耐用性が高いです。また、ロングライフグリスが注入されています。

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 摩耗が少なく、凹凸のある床でも安定した走行性を発揮します。また、油類や溶剤にも耐性があります。
 【ゴム車輪シリーズ別特長】
 ■BIRLEN 軽荷付キャスターでも走行可能。高弾力性により、凹凸のある床でも安定した走行性を発揮します。
 ■BIRLEN 軽荷付キャスターでも走行可能。高弾力性により、凹凸のある床でも安定した走行性を発揮します。
 ■BIRLEN 軽荷付キャスターでも走行可能。高弾力性により、凹凸のある床でも安定した走行性を発揮します。

硬度 騒音 転抵抗
 E A C

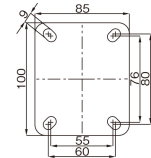

品名	EA986GA-11
品番	EA986GA-11
規格	ISO 10243-1
材質	鋼
車輪径	125mm
車輪幅	37.5mm
耐荷重	50kg
タイヤ硬度	50 ショアA
ボルト穴径	9mm
プレートサイズ	100x85mm
オフセット	38mm

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	50(4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具: スチール 車輪: 軟質ゴム
タイヤ硬度	50 ショアA	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
オフセット	38mm		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-125
コメント 耐荷重100kg、車輪:ソリッドゴム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.