

品番：EA986GA-11

品名：125mm キャスター(自在金具/ソリッドバー)



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 12:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		




Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Good  
 Operating noise (静音性)  
 ■■■■■ Excellent  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Excellent

ローラーベアリング  
 ローラーベアリングは丈夫で、騒音が小さく、床面に優しく、また、長時間の使用でも高い走行性を発揮します。また、ローラーベアリングは、長時間の使用でも高い走行性を発揮します。また、ローラーベアリングは、長時間の使用でも高い走行性を発揮します。

ゴム車輪(ソリッドゴム)  
 【ゴム車輪シリーズ特徴】  
 ● 転がり抵抗： 転がり抵抗が小さく、走行性が優れています。  
 ● 静音性： 騒音が小さく、静かな走行が可能です。  
 ● 耐衝撃性： 衝撃に強く、床面保護に優れています。  
 ● 耐薬品性： 油類や多くの物質に対して耐薬品性があります。

硬度	騒音	転がり抵抗
E	A	C

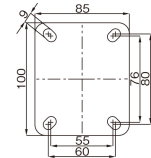

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	50(4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具: スチール 車輪: 軟質ゴム
タイヤ硬度	50 ショアA	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
オフセット	38mm		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

エア入りゴム製車輪の次にパンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-125  
コメント 耐荷重100kg、車輪:ソリッドゴム

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.