

 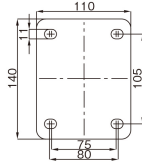


品番：EA986GA-13

品名：200mm キャスター(自在金具/ソリッドゴム)

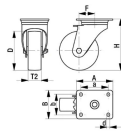

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,300円(税抜) / 15,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/09 04:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1687ページ | | |



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

| | | | |
|---------|--|-----------|---------------|
| 仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 車輪径×幅 | 200×50mm |
| 全高 | 235mm | 耐荷重 | 100kg(4km/h時) |
| 耐熱温度 | -25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。) | タイヤ硬度 | 50 ショアA |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 偏心(オフセット) | 65mm |
| 材質 | 金具・リム: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 軟質ゴム | | |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

パンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986JB-200

コメント 200x50mm/205kg サイズは同じです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.