

 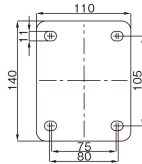


品番：EA986GA-22

品名：160mm キャスター-(自在金具・ブレーキ付/ソトラバー)

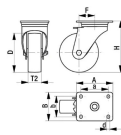

販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/09 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	160×40mm
全高	195mm	耐荷重	70kg(4km/h時)
耐熱温度	-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)	タイヤ硬度	50 ショアA
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	偏心(オフセット)	57mm
材質	金具・リム: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 軟質ゴム		

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。

パンクしにくい車輪です。

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

代替品



品番 EA986HB-4

コメント 耐荷重135kg、車輪:リットコム

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.