
 


品番：EA986GC-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

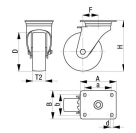

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/24 00:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1690ページ                      |      |   |



始動抵抗と転がり抵抗が低く、高い走行性を発揮します

仕様

|         |           |           |  |
|---------|-----------|-----------|--|
| 仕様      | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅     | 125×37.5mm                                       |
| 全高      | 150mm     | 偏心(オフセット) | 38mm   |
| ボルト穴径   | 9mm       | ボルト穴間距離   | 80×60mm  |
| プレートサイズ | 100×85mm  | 耐熱温度      | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)                     |
| タイヤ硬度   | 65ショアA    | 耐荷重       | 120kg (4km/h時)                                   |
| 重量      | 約1.4kg    | 材質        | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)<br>車輪: 二層式ソリッドゴム |

丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

一般的なソリッドゴムより耐荷重に優れています

始動時の動きが良く、地面を転がる際の抵抗も少ないのでスムーズな走行が可能です

リムはプレス鋼板製で頑丈。衝撃・衝突負荷に強い耐性があります

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.