


品番 : EA986GG-21

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

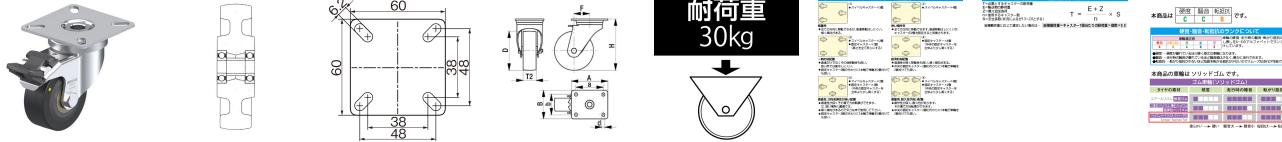

販売価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/16 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	50×18mm
全高	71mm	偏心(オフセット)	24mm
ボルト穴径	6.2mm	ボルト穴間距離	38×38/48×48mm
プレートサイズ	60×60mm	耐熱温度	-20~60°C(30°Cを超えると耐荷重が低下します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	30kg(3km/h時)
重量	0.253kg	材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ソリッドラバー
電気伝導率(抵抗)	10^4Ω		

ESD・軽荷重タイプ・プレート取付け型

ボールベアリングが採用されており、軽い力でスムーズに動き出し、耐久性にも優れています。

多くの腐食性物質に対して高い化学的耐性を持っています。(油類を除く)

走行時の音が静かで、床を保護しながらスムーズに移動できます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.