

品番：EA986GG-24


品名：100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)



販売価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
カタログ価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/10 04:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●● Good  
Operating noise (静音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Very good

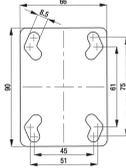

導電性仕様の金具付キャスター

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	80kg	全高	136mm
重量	0.851kg	耐熱温度	-20~60℃
材質	金具: スチール(亜鉛メッキ)、 車輪: ソリッドラバー		
ボールベアリング			
プレート取付け型			
リムは導電性のあるポリプロピレン製			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.