

 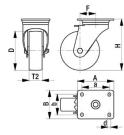


品番 : EA986GG-25

品名 : 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

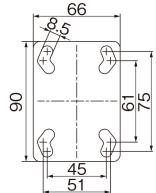

販売価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
カタログ価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 14:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	車輪径×幅(mm)	125×25
全高(mm)	161	耐荷重(kg)	75(3km/h時)
耐熱温度	-20~60°C(30°Cを超えると耐荷重が低下します。)	材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ソリッドラバー
重量	0.908kg	タイヤ硬度	80 ショアA
ボルト穴径	8.5mm	ボルト穴間距離	75×45/61×51mm
プレートサイズ	90×66mm	オフセット	40mm

軽荷重タイプ

油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは導電性のあるポリプロピレン製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.