



品番 : EA986GH-1

品名 : 50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

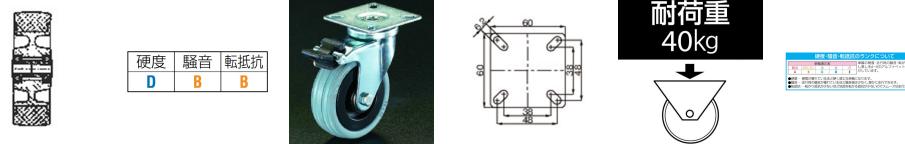

販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 14:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

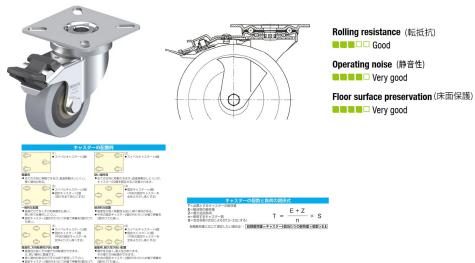

リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	車輪径×幅(mm)	50×18
全高(mm)	71	軸幅	22.5mm
耐荷重(kg)	40 (3km/h時)	タイヤ硬度	80 ショアA
重量(g)	260	ボルト穴径	6.2mm

ボールベアリング

プレート取付け型

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.