
 
 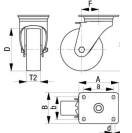


品番：EA986GH-50

品名：50mm キャスター(自在金具)



販売価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜) / 1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



リムは衝撃に強いナイロン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	50×18mm
全高	71mm	偏心(オフセット)	23mm
ボルト穴径	6.2mm	ボルト穴間距離	48(38)×48(38) mm
プレートサイズ	60×60mm	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	40kg(3km/h時)
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ 三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム リム:ナイロン6	重量	240g

オイルを除く腐食性物質に対する耐薬品性があります。

タイヤは床に跡が付きにくくなっています。
タイヤが灰色のため、タイルの床などにタイヤの黒い擦り跡が付きません。

ボールベアリング

リムは耐衝撃性のあるナイロン6製

プレート取付け型

軽荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.