


品番：EA986GL-1


品名：100mm キャスター(固定金具/耐熱)

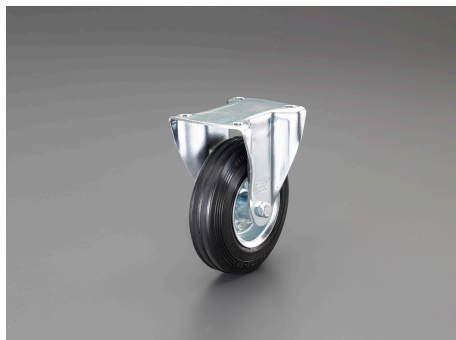

販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
■ 満足 Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ 非常に良い Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ 非常に良い Very good

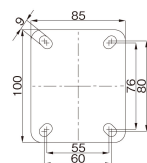

耐熱性に優れています

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-25℃～200℃
材質	金具: スチール、 車輪: 耐熱ソリッドゴム	車輪径×幅	100×30mm
全高	125mm	耐荷重(kg)	65
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.