

品番：EA986GL-11


品名：100mm キャスター(自在金具/耐熱)



販売価格	7,120円(税抜)／7,832円(税込)		
カタログ価格	7,120円(税抜)／7,832円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
●●●● Satisfactory
Operating noise (静音性)
●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●● Very good

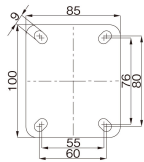

耐熱性に優れています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	耐熱温度	-25℃～200℃
材質	金具:スチール、 車輪:耐熱ソリッドゴム	車輪径×幅	100×30mm
全高	125mm	耐荷重(kg)	65
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.