

品番 : EA986GL-22


品名 : 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)



販売価格	9,960円(税抜) / 10,956円(税込)		
カタログ価格	9,960円(税抜) / 10,956円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
■ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

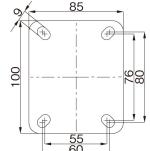

耐熱性に優れています

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25°C~200°C
材質	金具:スチール、 車輪:耐熱ソリッドゴム	車輪径×幅	125×37.5mm
全高	150mm	耐荷重(kg)	90
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.