

品番：EA986GL-24


品名：200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/耐熱)



販売価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
●●●● Satisfactory  
Operating noise (作音性)  
●●●● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
●●●● Very good

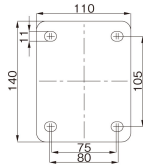

耐熱性に優れています

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25℃~200℃
材質	金具:スチール、 車輪:耐熱ソリッドゴム	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	耐荷重(kg)	180
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.