 



品番：EA986GP-11

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	5,780円(税抜) / 6,358円(税込)		
カタログ価格	5,780円(税抜) / 6,358円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		

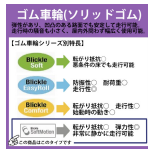

柔らかいゴムで走行音が静かなキャスターです。

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール 車輪:ソフトゴム
車輪径×幅	100×40mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~80℃	耐荷重	150kg
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能			
車輪は柔らかく高い弾力性があり、走行時は非常に静かです			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.