 


品番：EA986GV-1


品名：50mm キャスター(固定金具)



販売価格	1,690円(税抜)／1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜)／1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/13 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Very good
Operating noise (静音性)
●●●●● Good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Good

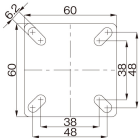

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-20～60℃
材質	金具: スチール、 車輪: サーマプラスチックラバー(TPE)	車輪径×幅	50×19mm
全高	71mm	耐荷重(kg)	50
ボールベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

代替品

	品番	EA986GG-50
	コメント	50x18mm/40kg 全高は同じです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

