

品番：EA986GV-2


品名：75mm キャスター(固定金具)



販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)  
Very good  
Operating noise (静音性)  
Good  
Floor surface preservation (床面保護)  
Good

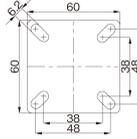

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

### 仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-20~60℃
材質	金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)	車輪径×幅	75×25mm
全高	100mm	耐荷重(kg)	75
ボールベアリング			
プレート取付け型			
軽荷重タイプ			

### 代替品

	品番 EA986GG-75 コメント 75x25mm/60kg 全高は同じです
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

