 



品番：EA986H-2

品名：100mm キャスター(固定金具)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,440円(税抜) / 4,884円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/23 16:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1688ページ | | |

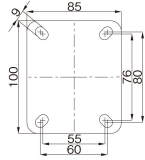

リムは頑丈なスチール製

仕様

| | | | |
|---------|---|---------|----------|
| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 100×30mm |
| 全高 | 125mm | ボルト穴径 | 9mm |
| ボルト穴間距離 | 80×60mm | プレートサイズ | 100×85mm |
| 耐熱温度 | -25~80°C(60°C以上で負荷容量が低下) | タイヤ硬度 | 80ショアA |
| 耐荷重 | 70kg(4km/h) | 重量 | 約0.8kg |
| 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム | | |

ローラーベアリング

ホイールリムは環境にやさしいクロムフリーの亜鉛メッキが施されています。

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐性があり、幅広い環境で使用可能です。

走行時の騒音が小さく、床面を傷つけにくい。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.