

品番 : EA986H-21


品名 : 80mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)  
■ Satisfactory  
Operating noise (静音性)  
■ Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
■ Very good

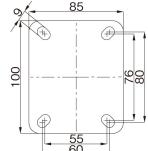

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	80×25mm
全高	102mm	耐荷重(kg)	50
軸径	12mm	ボス幅	35mm

ローラーベアリング

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.