

品番 : EA986H-24

品名 : 150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)




販売価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜)／13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
■ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

耐荷重
135kg

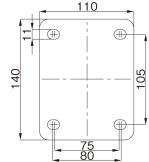

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	耐熱温度	-25~80°C
材質	金具:スチール、 車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	150×40mm
全高	190mm	耐荷重(kg)	135
軸径	20mm	ボス幅	60mm
ローラーベアリング			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.