



品番：EA986H-24

品名：150mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

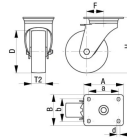

販売価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
カタログ価格	12,300円(税抜) / 13,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/23 16:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		

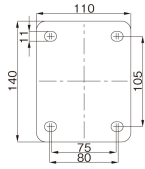

リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	150×40mm
全高	190mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~80°C(60°C以上で負荷容量が低下)	タイヤ硬度	80ショアA
耐荷重	135kg(4km/h)	重量	約2.6kg
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

#### ローラーベアリング

ホイールリムは環境にやさしいクロムフリーの亜鉛メッキが施されています。

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐性があり、幅広い環境で使用可能です。

走行時の騒音が小さく、床面を傷つけにくい。

#### プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.