

品番 : EA986H-5

品名 : 200mm キャスター(固定金具)




販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		



Rolling resistance (転滾抵抗)
■ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

耐荷重
205kg

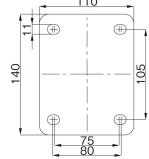

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	固定車輪	耐熱温度	-25~80°C
材質	金具:スチール、車輪:ソリッドゴム	車輪径×幅	200×50mm
全高	235mm	耐荷重(kg)	205
軸径	20mm	ボス幅	60mm
ローラーベアリング			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.