
 


品番：EA986HB-4

品名：160mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

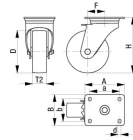

販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは頑丈なスチール製

### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	160×40mm
全高	195mm	偏心(オフセット)	57mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐荷重	135kg(4km/h)
重量	3216g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

車輪の回転と旋回の両方をペダル1つで同時にロックすることができます。

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p><b>品番</b> EA986HB-3 <b>コメント</b> 車輪径違い/125x37.5mm</p>
	<p><b>品番</b> EA986HB-5 <b>コメント</b> 車輪径違い/200x50mm</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.