 


品番：EA986HC-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	9,630円(税抜) / 10,593円(税込)		
カタログ価格	9,630円(税抜) / 10,593円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
 ■■■ Satisfactory
 Operating noise (騒音性)
 ■■■ Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■ Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

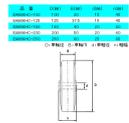

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,440	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング	
プレート取付け型	
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具	
中荷重タイプ	

代替品

--	--



品番 EA986JC-125

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.