
 
 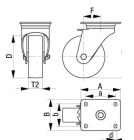
 


品番：EA986HC-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,500円(税抜) / 15,950円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/06/23 16:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1689ページ                      |      |   |



リムは頑丈なスチール製

### 仕様

|         |           |           |   |
|---------|-----------|-----------|---|
| 仕様      | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅     | 160×40mm                                    |
| 全高      | 195mm     | 偏心(オフセット) | 60mm  |
| ボルト穴径   | 11mm      | ボルト穴間距離   | 105×75~80mm                                 |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度      | -25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)                |
| タイヤ硬度   | 80 ショアA   | 耐荷重       | 135kg(4km/h)                                |
| 重量      | 3375g     | 材質        | 金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)<br>車輪:ソリッドゴム |

油類を除く多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

車輪の回転と旋回の両方をペダル1つで同時にロックすることができます。

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.