 


品番：EA986HC-250

品名：250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
カタログ価格	23,300円(税抜) / 25,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 10:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
 ■■■ Satisfactory  
 Operating noise (騒音性)  
 ■■■ Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■ Very good



硬度 騒音 転抵抗  
 C C D

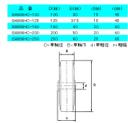

リムは頑丈なスチール製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	250×60
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	295 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	6,525	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム

ローラーベアリング	
プレート取付け型	
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具	
中荷重タイプ	

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.