 

 


品番：EA986HE-125

品名：125mm キャスター(固定金具)

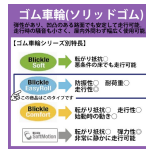

販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×50mm
全高	170mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	140×110mm	プレートサイズ	105×75~80mm
耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65 ショアA
耐荷重	320kg(4km/h時)	重量	1965g
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

油脂類を除き、多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986JD-125 コメント 125x40mm/250kg 全高155mm</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.