

品番 : EA986HE-125

品名 : 125mm キャスター(固定金具)



販売価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/07 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度 騒音 転抵抗  
D B B



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×53
全高(mm)	170	耐荷重(kg)	320 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80°C (60°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,965	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製


防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品

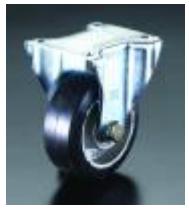

品番 EA986JD-125  
コメント 125x40mm/250kg 全高155mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.