


品番：EA986HE-62

品名：125mm キャスター(自在金具)



販売価格	8,450円(税抜) / 9,295円(税込)		
カタログ価格	8,450円(税抜) / 9,295円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 23:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1688ページ		


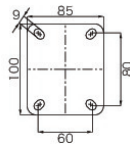


**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 摩耗が少なく、凹凸のある床面でも安定した走行が可能です。  
 【ゴム車輪シリーズの特徴】  
 ● **耐熱性** → 軽荷重タイプも走行可能  
 ● **耐油性** → 油汚れに強く、美観も保ちやすい  
 ● **耐衝撃性** → 走行時の衝撃を吸収し、静粛性に優れています。  
 ● **耐摩耗性** → 寿命が長く、メンテナンスが不要です。

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングは摩擦を低減し、ハイスピードでの走行が可能です。また、衝撃に強く、形状も安定する。標準タイプに採用されています。  
 スチールボールの劣化やレースの磨耗を抑制し、寿命が非常に長くなるロングライフシリーズが導入されています。用途に応じて最適なタイプを選択してください。

※標準は「標準」です。

標準	標準	標準	標準
標準	標準	標準	標準

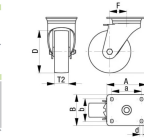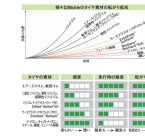

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×37mm
全高	150mm	取付穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	150kg	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム センター:ナイロン6

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。

見た目が鮮やかで清潔感があるだけでなく、床にタイヤの跡をつけないノンマーキング仕様です。

ボールベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

--	--



品番 EA986GP-12

コメント 125x40mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.