

品番：EA986HF-100

品名：100mm キャスター(自在金具)




販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



硬度 騒音 転抵抗
D B B

Rolling resistance (転抵抗)
Very good
Operating noise (騒音性)
Very good
Floor surface preservation (床面保護)
Very good

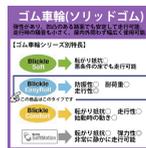

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×45
全高(mm)	140	耐荷重(kg)	270 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,910	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内がボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

代替品



品番 EA986HJ-11
コメント 100x40mm/270kg 前プレート付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.