


品番：EA986HH-260

品名：260mm キャスター(自在金具・空気入車輪)



販売価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜) / 39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

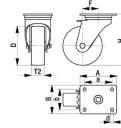

高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	260×85mm
全高	308mm	偏心(オフセット)	78mm
取付穴径	15mm	取付穴間距離	140×140mm
プレートサイズ	175×175mm	耐熱温度	-25~50℃
タイヤ硬度	60シヨアA	耐荷重	250kg(4km/h)
重量	5180g	材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ 三価クロメート仕上げ) 車輪:エアー入りゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エアー入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

中荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.