
 


品番：EA986HH-3

品名：260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)

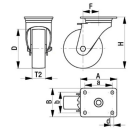

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,000円(税抜) / 56,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/23 23:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1694ページ | | |



高いクッション性があり、凸凹した場所の走行に適しています

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅 | 260×85mm |
| 全高 | 308mm | 偏心(オフセット) | 78mm |
| 取付穴径 | 15mm | 取付穴間距離 | 140×140mm |
| プレートサイズ | 175×175mm | 耐熱温度 | -25~50℃ |
| タイヤ硬度 | 60シヨアA | 耐荷重 | 250kg(4km/h) |
| 重量 | 6307g | 材質 | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: エア入りゴム |

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

エア入りの柔らかいタイヤで高いクッション性があります

地面からの衝撃を吸収するので、凸凹した場所も安全に走行可能

油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

中荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.