
 


品番：EA986HJ-4

品名：200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

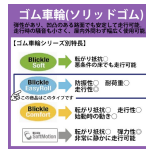

販売価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
カタログ価格	36,300円(税抜) / 39,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 23:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅	200×50mm
全高	245mm	偏心(オフセット)	61mm
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-25~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐荷重	600kg(4km/h時)
重量	5350g	材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

ホイールは耐衝撃性のあるナイロン6製

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在取付け金具の自在旋回部内もボールベアリング仕様になっています

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具


プレート取付け型

ボールベアリング

重荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品

	<p>品番 EA986HY-5</p> <p>コメント ロ-ラ-ベアリング仕様/耐荷重300kg</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.