


品番：**EA986HL-100**

品名：100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

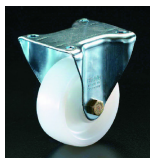


|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,430円(税抜) / 4,873円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,430円(税抜) / 4,873円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/02 19:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1692ページ                      |      |   |



Rolling resistance (転送抵抗)  
 ●●●●● Excellent  
 Operating noise (騒音性)  
 ●●●● Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Satisfactory



|    |    |     |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| A  | E  | A   |

 

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

|        |         |           |  |
|--------|---------|-----------|--|
| 仕様     | 固定      | 車輪径×幅(mm) | 100×37   |
| 全高(mm) | 130     | 耐荷重(kg)   | 280 (4km/h時)                                       |
| タイヤ硬度  | 70 ショアD | 耐熱温度      | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)                       |
| 重量(g)  | 559     | 材質        | 金具: スチール<br>(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)<br>車輪: ナイロン6 |

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れたナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

