


品番 : EA986HL-100

品名 : 100mm キャスター(固定金具・ナロン車輪)

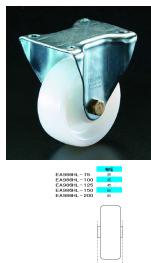

販売価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
カタログ価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転抵抗)  
最高品質 Excellent  
Operating noise (静音性)  
満足 Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
満足 Satisfactory

耐荷重  
280kg

硬度	A	騒音
騒音	E	転抵抗
転抵抗	A	



ナイロン

タイヤの選択



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×37
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	280 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	559	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

