


品番 : EA986HL-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具)

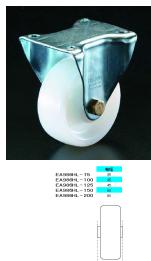

販売価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜)／12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/07 14:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転抵抗)
最高品質 Excellent
Operating noise (静音性)
満足 Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
満足 Satisfactory

耐荷重
600kg

硬度	A	騒音
騒音	E	転抵抗
転抵抗	A	



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,060	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

