


品番：EA986HL-75

品名：75mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

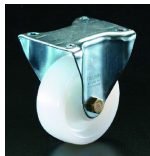


販売価格	2,710円(税抜) / 2,981円(税込)		
カタログ価格	2,710円(税抜) / 2,981円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)
 ●●●●● Excellent
 Operating noise (騒音性)
 ●●● Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

 

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	108	耐荷重(kg)	200 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	452	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

