

品番：EA986HM-125

品名：125mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 06:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (作音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory


 
耐荷重  
300kg



硬度 騒音 転抵抗  
 A E A



ナイロン  
 大きくて丈夫で耐打撃が強く、また、熱安定性も優れており、  
 高い耐熱性をもち、より耐摩耗性に優れています。

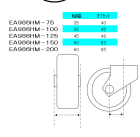

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	300 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,021	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

