

品番：EA986HM-4

品名：150mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		


 
 


Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■■■■ Excellent  
 Operating noise (作音性)  
 ■■■■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■■■■ Satisfactory

耐荷重  
400kg



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

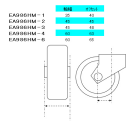

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,906	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

